

7TB710.9(1) 10-polige Feldklemme

1 Allgemeines

Die einreihige 10-polige Feldklemme wird zum Anschluss an I/O-Module verwendet.

2 Bestelldaten

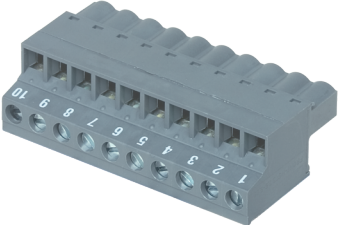

	
7TB710.9	7TB710.91
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Feldklemmen
7TB710.9	Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 2,5 mm ²
7TB710.91	Zubehör Feldklemme, 10-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm ²

Tabelle 1: 7TB710.9, 7TB710.91 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	7TB710.9	7TB710.91
Feldklemme		
Anmerkung	Nenndaten nach UL	
Anzahl der Pole	10	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Push-in-Klemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Rastermaß	5,08 mm	
Anschlussquerschnitt		
AWG-Leiter	AWG 24 bis 12	AWG 26 bis 12
Aderenhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 2,50 mm ²	0,20 bis 1,50 mm ²
eindrätig	0,20 bis 2,50 mm ²	
feindrätig	0,20 bis 2,50 mm ²	
mit Aderenhülse	0,20 bis 2,50 mm ²	0,20 bis 1,50 mm ²
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	300 V	
Nennstrom ¹⁾	10 A / Kontakt	
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ	≤5 mΩ

Tabelle 2: 7TB710.9, 7TB710.91 - Technische Daten

1) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O-Module sind zu berücksichtigen!